

## DEVIhotwatt™ 70

DEVIhotwatt™ je samoregulační topný kabel, který se používá k udržování teploty teplé vody a jiných kapalin.

Samoregulační schopnost kabelu zajišťuje, že výkon kabelu se zvyšuje nebo snižuje podle teploty okolí.


Kabel DEVIhotwatt™ zajistí dodávku teplé vody do všech kohoutků a úsporu tam, kde není nezbytná cirkulace v celém potrubním systému.

Výhody:	Typ	Hodnota
<ul style="list-style-type: none"> <li>Přizpůsobení délky přímo při instalaci</li> <li>Černá verze s ochranou proti UV záření</li> <li>Bez obsahu PVC</li> <li>5letá záruka DEVIwarranty™</li> </ul> <p style="font-weight: bold; margin-top: 10px;">Shoda s normami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Certifikát nezávislé třetí strany – VDE</li> </ul> 	Pracovní napětí	230 V AC
	Výkon	12 W/m při 70 °C
	Maximální povolená pracovní teplota	65 °C, s napájením 100 °C, bez napájení
	Minimální pracovní teplota	-30 °C
	Rozměry kabelu	11,8 mm × 5,8 mm
	Vnější plášť	TPE
	Stínění minimálně	70 %
	Maximální odpor ochranného opletení	18,2 Ω/km
	Min. průměr ohybu	25 mm (průměr k vnitřku kabelu)
	Max. instalační délka – s 10A jističem	35 m

### Typy

Obj. č.	Typ	Popis	Kód EAN
98300959	DEVIhotwatt™ 70	Červený, 300 m na bubnu	5703466109151
98300964	DEVIhotwatt™ 70	Metráž	5703466193396

### Struktura

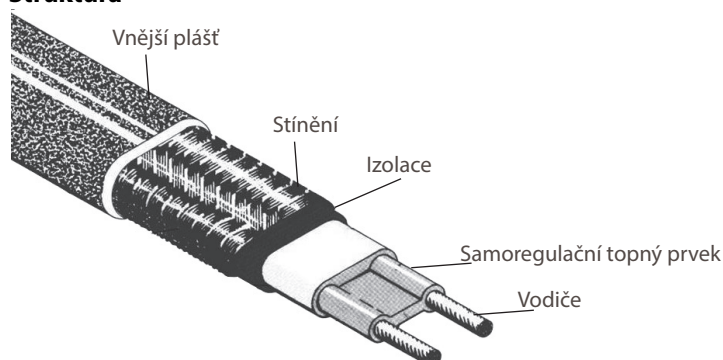

- Poniklované měděné vodiče o průřezu 1,3 mm<sup>2</sup>
- Zesítněná polovodičová topná matrice
- Zesítněná primární dielektrická izolace
- Pocínované měděné opletení
- Polyolefinový vnější plášť